


Flange do motor EAMF-A-38A-40A

Número de referência: 562667

FESTO

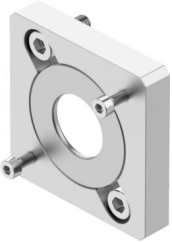

Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	47 g
Código da interface, Motor in	40A
Código da interface, caixa de acoplamento	38A.2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS