


Bara de racordare VABM-C8-12E-G14-14-PT-L

Numar piesa: 1247980

FESTO

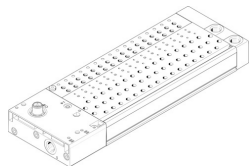

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	12 mm
Numarul max. de pozitii de ventil	14
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului	0.6 Nm
Cuplu max. de strangere pentru montare pe perete	5 Nm
Greutate produs	1040 g
Conector pneumatic 1	G1/4
Conector pneumatic 3	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat