 



Senzor de proximitate SMT-8-PS-S-LED-24-B

Cod: 175484

FESTO

Electric, contactless, PNP, for drives with T-slot, with M8 plug.

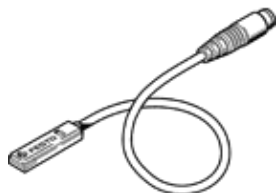

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
design	pentru canelura T
aprobare	C-Tick
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
principiul de masurare	magneto-rezistiv
temperatura mediului	-20 ... 60 °C
iesire de comutare	PNP
functiune de element de comutare	inchizator
reproductibilitatea valorii de comutare	+/- 0,1 mm
durata de anclansare	<= 0,2 ms
durata de deconectare	<= 0,5 ms
curentul max. de iesire	100 mA
putere de comutare max. DC	3 W
cadere de tensiune	<= 1,8 V
curent rezidual	<= 0,1 mA
rezistenta la scurt-circuit	pulsatil
rezistenta la suprasarcina	disponibil
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
protectie contra inversarii polaritatii	pentru toate racordurile electrice
racord electric	cablu cu fisa M8x1 cu 3 poli
racordare pe directia evacuarii	pe lungime
lungimea cablului	0,3 m
Caracteristica cablu	standard
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PUR
tip fixare	prins cu clama in canelura T inserabil in canal pe lungime
cuplul maxim de pornire	0,2 Nm
greutate produs	10 g
informatii referitoare la material pentru carcasa	alama TPE-U(PU) otel inoxidabil inalt aliat nichelat
afisarea starii de comutare	LED galben
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 60 °C
tip de protectie	IP65 IP67