


Modul prindere EV-63-5

Numar piesa: 184859

FESTO

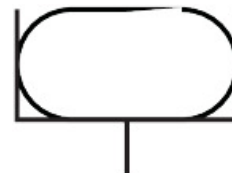

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	5 mm
Suprafata de prindere	Ø 63
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu simpla actiune
Presiune de lucru	6 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu mai mult de 5% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-10 °C...40 °C
Greutate produs	100 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune pneumatica	M3
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune
Material membrana	TPE-U (PU)