

Амортизатор YSR-32-60

№ изделия: 10871

FESTO

Регулируемый, наполняемый

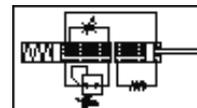
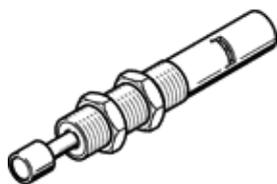


Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Ход	60 mm
Демпфирование	настраиваемый Жесткость
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	3 m/s
Время сброса короткое	0,4 s
Время сброса длинное	1 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Длина демпфирования	60 mm
Макс. усилие остановки	6.400 N
Макс. потребление энергии на ход	380 J
Макс. потребление энергии в час	438.000 J
Макс. остаточная энергия	2 J
Усилие сброса	35 N
Вес продукта	1.600 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Сталь Гальванизирован
Информация о материале, шток	Легированная сталь