


zaslepovacia zátka QSC-5/16H-U

číslo dielca: 153837

FESTO

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.

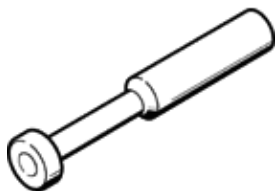

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| montážna poloha | ľubovoľný |
| veľkosť zväzku | 1 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovné médium | filtrovaný stlačený vzduch Vákuum |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Osvedčenie | Germanischer Lloyd |
| Hmotnosť výrobku | 1 g |
| Pneumatická prípojka | Nástrčná dutinka QS-5/16" |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | šedý |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre skriňu | PBT |