 



bezdotykový spínač SMT-8-NS-K-LED-24-B

číslo dielca: 171180

FESTO

elektrický, bezkontaktný, NPN, pre pohony s T drážkou, s káblom.

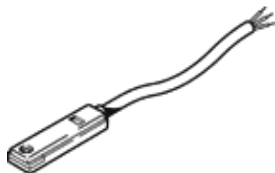

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	pre T-drážku
Vyhovuje predpisu	EN 60947-5-2
Osvedčenie	C-Tick
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
princíp merania	Odolný proti zmagnetizovaniu
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Spínací výstup	NPN
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty	+/- 0,1 mm
Spínacia doba	≤ 1 ms
Doba vypnutia	≤ 0,8 ms
Max. výstupný prúd	100 mA
Max. spínací výkon DC	3 W
Pokles napätia	≤ 1,5 V
Zvyškový prúd	0,002 mA
Odolnosť voči skratu	áno
Odolnosť voči preťaženiu	použiteľný
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Elektrická prípojka	kábel 3-žilový
Prípojka výstupného smeru	pozdĺž
Dĺžka kábla	2,5 m
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR
Typ upevnenia	mech. upnuté v T-drážke nasunuteľný do drážky
Uťahovací krútiaci moment	0,2 Nm
Hmotnosť výrobku	30 g
Materiálová informácia pre skriňu	TPE-U(PU) vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67