


os s klzným vedením

FDG-32- -

číslo dielca: 192852

FESTO

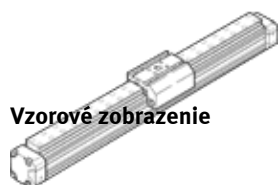

Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	32
Zdvih	10 ... 3.000 mm
montážna poloha	ľubovlný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vodiaca os bez pohonu
Max. Rýchlosť	3 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre vodiace prvky	Oceľ
Materiálová informácia pre skríňu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný