


Príruba motora EAMF-A-44C-60P

Číslo dielu: 1956846

FESTO

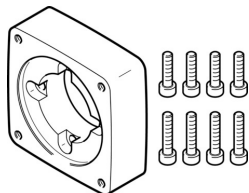

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	168 g
Kód rozhrania vstupu motora	60P
Kód rozhrania pre teleso spojky	44C
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS