


# Prípojovací blok MHP1-PR8-3-PI

Číslo dielu: 197215

FESTO

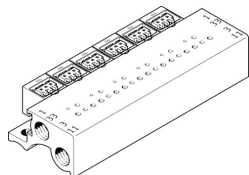

## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Max. počet ventilových pozícií          | 8                                                         |
| Prevádzkový tlak                        | 0 bar...8 bar                                             |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                 |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B2-L                                            |
| Teplota okolia                          | -10 °C...60 °C                                            |
| Spôsob upevnenia, prípojovacia doska    | s priechodným otvorom                                     |
| Spôsob upevnenia ventilu                | s vnútorným závitom                                       |
| Pneumatický prípoj 1                    | M7                                                        |
| Pneumatický prípoj 3                    | M7                                                        |
| Materiál prípojovacej dosky             | Hliníková tvárna zliatina                                 |