


Napájacia jednotka CACN-3A-1-5

číslo dielca: 2247681

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

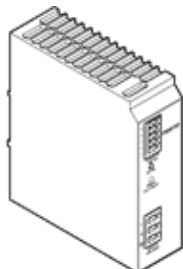

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	40 mm
Výška	130 mm
Dĺžka	115 mm
montážna poloha	Voľná konvekcia
Prímárne napájanie	Jedno-fázový
Vstupný prúd	0,9 - 1,65 A
Menovité výstupné napätie DC	24 V
Menovitý výstupný prúd	5 A
Rozsah vstupného napätia AC	100 ... 240 V
Premostenie pri výpadku prúdu	110 ms
Sieťová frekvencia	45 ... 65 Hz
Osvedčenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-40 ... 85 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 %
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	600 g
Typ upevnenia	s DIN lištou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS