


Axiálna montážna sada EAMM-A-L38-55A

Číslo dielu: 3683331

FESTO

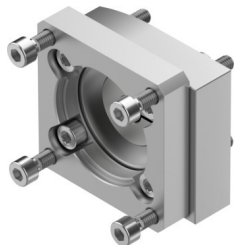

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	26.7 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	3.2 kg.mm ²
Prenešiteľný krútiaci moment	4.4 Nm
Hmotnosť výrobku	210 g
Kód rozhrania akčného člena	L38
Kód rozhrania vstupu motora	55A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS