


Príruba motora EAMF-A-64A/B-87A

Číslo dielu: 533140

FESTO

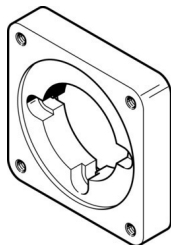

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	275 g
Kód rozhrania vstupu motora	87A
Kód rozhrania pre teleso spojky	64A 64B
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS