


# Nepracované čeluste chápada BUB-HGPT-25-

číslo dielca: 537200

FESTO

vhodný pre chápadlo s T-vedením  
HGPT-...

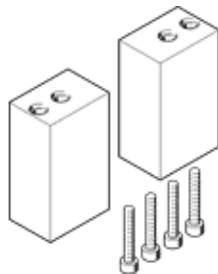

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
montážna poloha	ľubovольný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku na čelusť chápada	112 g
Typ upevnenia	S priebežnou dierou a centrovacím krúžkom
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia, polotovár	Hliníková tvárna zliatina