


# Príruba motora EAMF-A-64A-140A

číslo dielca: 550988

FESTO

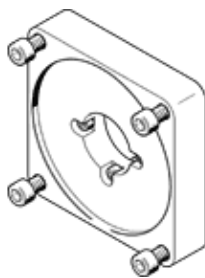

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Kód rozhrania, motor in	140A
Kód rozhrania, teleso spojky	64A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS