


**Prípojovacia lišta**  
**VABM-C8-12E-G14-2-M1**  
Číslo dielu: 557651

**FESTO**

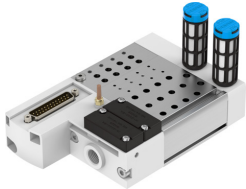

## Údajový list

| Charakteristický znak                        | Hodnota                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Rozmer rastra                                | 12 s                                        |
| Max. počet ventilových pozícií               | 2                                           |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK           | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Max. uťahovací moment pre upevnenie ventilov | 0.6 Nm                                      |
| Max. uťahovací moment pri montáži na stenu   | 5 Nm                                        |
| Hmotnosť výrobku                             | 382 g                                       |
| Pneumatický prípoj 1                         | G1/4                                        |
| Pneumatický prípoj 3                         | G1/4                                        |
| Pneumatický prípoj 5                         | G1/4                                        |
| Pokyny k materiálu                           | V zhode s RoHS                              |
| Materiál prípojovacej lišty                  | Hliníková tvárna zliatina                   |