


Príruba motora EAMF-A-48A-87A

Číslo dielu: 560695

FESTO

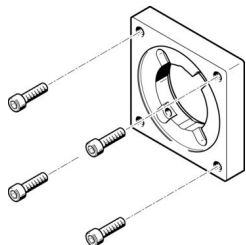

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	268 g
Kód rozhrania vstupu motora	87A
Kód rozhrania pre teleso spojky	48A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS