


Príruba motora EAMF-A-38A-40A

Číslo dielu: 562667

FESTO

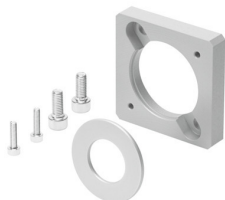

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	47 g
Kód rozhrania vstupu motora	40A
Kód rozhrania pre teleso spojky	38A.2
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS