


**Napájacia doska**  
**VABF-B10-30-P1A4-G38-P3**  
Číslo dielu: 8026435

**FESTO**

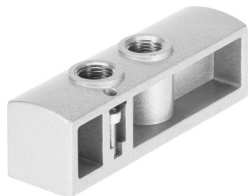

**Údajový list**

| Charakteristický znak              | Hodnota                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Prevádzkový tlak                   | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar     |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Max. uťahovací moment              | 6 Nm                                       |
| Hmotnosť výrobku                   | 121 g                                      |
| Spôsob upevnenia                   | s priechodným otvorom                      |
| Pneumatický prípoj 1               | G3/8                                       |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                             |
| Materiál napájacej dosky           | Hliníkový tlakový odlatok                  |