


Axiálna montážna sada EAMM-A-S38-58AA

Číslo dielu: 8105927

FESTO

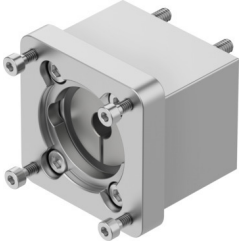

Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------|----------------|
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Skladovacia teplota | -25 °C...60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Druh krytia | IP40 |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Prenešiteľný krútiaci moment | 6.5 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 339 g |
| Kód rozhrania akčného členu | S38 |
| Kód rozhrania vstupu motora | 58AA |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |