


Axiálna montážna sada EAMM-A-T46-60RA

Číslo dielu: 8126175

FESTO

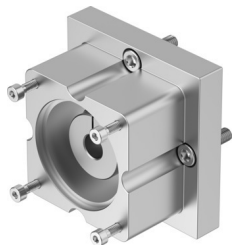

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	47 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	3.2 kg.mm ²
Prenešiteľný krútiaci moment	10 Nm
Hmotnosť výrobku	412 g
Kód rozhrania akčného člena	T46
Kód rozhrania vstupu motora	60RA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS