


Glušnik AMTE-M-LH-M3

Številka dela: 1231120

FESTO

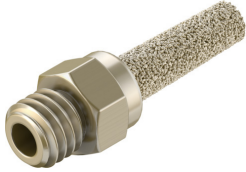

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Velikost posode	20
Delovni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Pretok proti atmosferi	95 l/min
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Raven zvočnega tlaka	55 dB(A)
Temperatura okolice	-40 °C...80 °C
Teža izdelka	0.4 g
Pnevmatični priključek	M3
Material blažilnega vložka	Bron
Material čepa za privitje	Medenina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS