


T-vtično navojni priključek QSMT-B-M3-4-20

Številka dela: 130904
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Obračanje za 360°, zunanji navoj z zunanjim šestrobom.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.

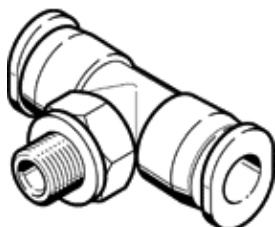

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | Mini |
| Imenska velikost | 1,3 mm |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču | Tesnilni obroč |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Enota pakiranja | 20 |
| Konstruktivna zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Dovoljenje | Germanischer Lloyd |
| Maks. pritezni moment | 0,7 Nm |
| Masa izdelka | 3,9 g |
| Število izhodov | 2 |
| Število napajalnih vodov | 1 |
| Pnevmatični priključek 1 | Zunanji navoj M3 |
| Pnevmatični priključek 2 | za cevi z zunanjim premerom 4 mm |
| Barva sprostivnega obroča | modra |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu ohišja | PBT |
| Podatki o materialu sprostivnega obroča | POM |
| Informacije o materialu tesnila cevi | NBR |
| Podatki o materialu segmenta letve za cevi | visokolegirano jeklo, nerjavno |