


# Vtično navojni priključek QSM-B-M5-6-I-20

Številka dela: 130911  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Zunanji navoj z notranjim šestrobom.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

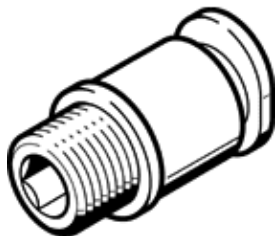

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Imenska velikost	2,6 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	20
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Masa izdelka	4,4 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 6 mm
Barva sprostitvenega obroča	modra
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	Med (medenina) nikljan
Podatki o materialu sprostitvenega obroča	POM
Informacije o materialu tesnila cevi	NBR
Podatki o materialu segmenta letve za cevi	visokolegirano jeklo, nerjavno