


L vtična vez QSL-B-12-10

Številka dela: 130954
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

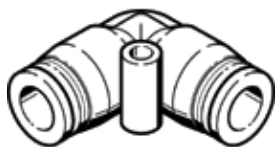

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | Standarden |
| Imenska velikost | 7,5 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Enota pakiranja | 10 |
| Konstrukcijska zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Dovoljenje | Germanischer Lloyd |
| Masa izdelka | 24 g |
| Pnevmatični priključek 1 | za cev z zunanjim premerom 12 mm |
| Pnevmatični priključek 2 | za cevi z zunanjim premerom 12 mm |
| Barva sprostivnega obroča | modra |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu ohišja | PBT |
| Podatki o materialu sprostivnega obroča | POM |
| Informacije o materialu tesnila cevi | NBR |
| Podatki o materialu segmenta letve za cevi | visokolegirano jeklo, nerjavno |