


Aksialni sklop EAMM-A-F28-40G

Številka dela: 1454251

FESTO

primeren za električne pogone.

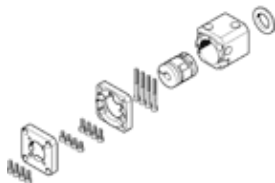

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	8,2 Nm
Masa izdelka	280 g
Koda vmesnika aktuatorja	F28
Koda vmesnika, motor in	40G
Opomba o materialu	Ustreza RoHS