


Aksialni sklop EAMM-A-L27-67A

Številka dela: 1454261

FESTO

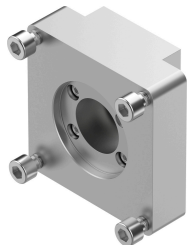

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	2 Nm
Teža izdelka	290 g
Koda vmesnika aktuatorja	L27
Koda vmesnika Motor In	67 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS