

 

Regulator tlaka LRMA-1/4-QS-6

Številka dela: 153492
Izdelek, ki se opušča

z manometrom.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2021. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO

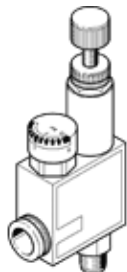

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	QS-6
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Normalni imenski pretok	96 l/min
Vstopni tlak 1	0 ... 9 bar
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Material, ohišje	Ojačan PBT
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Varovanje vklopa	Narebren vijak s protimatico
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruksijska zgradba	neposredno krmiljen batni regulator s neprekinjenim napajanjem
Prikaz tlaka	z manometrom
Območje regulacije tlaka	1 ... 8 bar
Masa izdelka	55 g
Material, navojni čep	Med (medenina) nikljan
Material, tesnilo navoja	PTFE