


# Regulator tlaka

## LR-QS-8

Številka dela: 153542  
Izdelek, ki se opušča

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2021. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)

FESTO

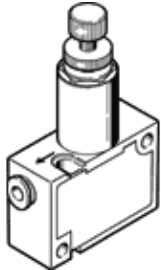

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo
Pnevmatični priključek 1	QS-8
Pnevmatični priključek 2	QS-8
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Normalni imenski pretok	127 l/min
Vstopni tlak 1	0 ... 9 bar
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Material, ohišje	Ojačan PBT
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Varovanje vklopa	Narebren vijak s protimatico
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	neposredno krmiljen batni regulator s neprekinjenim napajanjem
Območje regulacije tlaka	1 ... 8 bar
Masa izdelka	56 g
Material, navojni čep	Med (medenina) nikljan
Material, tesnilo navoja	PTFE