


# Priključni kabel KMP1-02-II-10-10

Številka dela: 175659  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za ventilski otok IIMP-02, konfekcioniran za deset ventilskih mest,  
dolžina 10 m

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte  
portal za podporo.

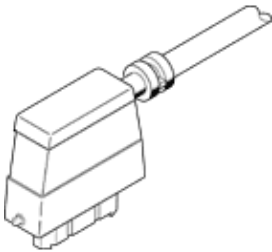

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	$\leq 300$ V
Območje obratovalne napetosti DC	$\leq 250$ V
Tokovna obremenitev	4 A
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice, premični kabli	5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-30 ... 70 °C
Masa izdelka	7.300 g
Električni priključek	72-polni Priključnica
Struktura kabla	50 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Premer kabla	19 mm
Dolžina kabla	10 m
Način pritrditve	z vpenjalnim stremenom
Informacije o materialu ohišja	Lahka tlačna zlitina
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PE
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bakrena zlitina posrebren