


Multipol-vtičnica IMP1-SD-72-36

Številka dela: 18320

FESTO

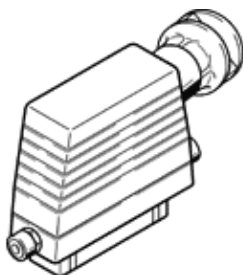

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljen premer kabla	22 ... 32 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 300 V
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 250 V
Tokovna obremenitev	10 A
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-40 ... 125 °C
Masa izdelka	550 g
Presek priključka	1,75 mm ²
Električni priključek	Priključnica 72-polni
Vijačni priključek kabla	SW50
Način pritrditve	z vpenjalnim stremenom
Informacije o materialu ohišja	Umetna masa Lahka tlačna zlitina
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bakrena zlitina posrebren