


# T-adapter FB-TA

Številka dela: 18498

FESTO

za priključek vodila Feldbus na ventilske in ventil/senzor otoke.

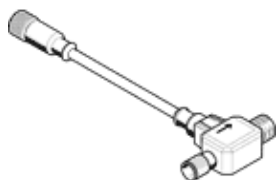

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	$\leq 10$ V
Območje obratovalne napetosti DC	$\leq 30$ V
Tokovna obremenitev	4 A
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-25 ... 90 °C
Masa izdelka	37 g
Električni priključek	Vtič / vtičnica M12x1 / M12x1 5-polni / 5-polni
Struktura kabla	2x0,25
Premer kabla	5 mm
Način pritrditve	z objemno matico
Informacije o materialu ohišja	PA
Informacije o materialu oplášenja kabla	PVC
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Med (medenina) nikljan in cinkan