


Adsorbcijski sušilnik LDF-H4-N1/2

Številka dela: 185680

FESTO

za suh in čist stisnjen zrak.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

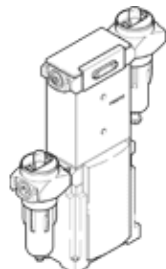

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	pravokoten
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Vstopni tlak 1	4 ... 10,5 bar
Atmosfersko rosišče	-40 °C
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura medija	2 ... 50 °C
Temperatura okolice	2 ... 50 °C
Masa izdelka	24.700 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Informacije o materialu ohišja	cinkova tlačna litina