

# Priključni blok CPE10-PRSG-3

Številka dela: 187823


Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

za ventile serije Compact Performance, z zaprtimi kanali PRS.

Pri tem priključnem bloku se lahko uporabijo le vijake vezi z G-priključkom.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO

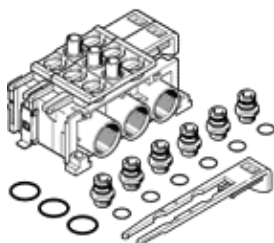

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. število ventilskih mest	3
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Masa izdelka	70 g
Način pritrditve priključne plošče	s skožno izvrtino s H letvijo
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Material, ohišje	Ojačan PA