


Vodilna enota

FEN-32- -

Številka dela: 19171

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2008

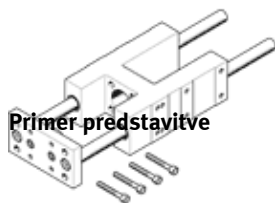

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Velikost | 32 |
| Gib | 10 ... 500 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Vodilo | Drsno vodilo |
| Konstruktivna zgradba | Vodilo |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Sila za premik | 30 N |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 17 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 1.570 g |
| Način pritrditve | z notranjim navojem |
| Informacije o materialu elementa vodenja | visokolegirano jeklo |
| Informacije o materialu ohišja | Aluminijeva litina za kovanje eloksiran |