


# Vodilna os FDG-25- -

Številka dela: 192851  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2021. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)

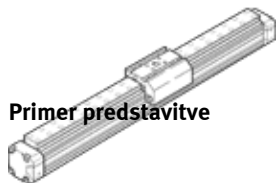

Primer predstavitve

## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Gib	1 ... 3.000 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilna os brez pogona
Maks. hitrost	3 m/s
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Material, vodilni element	Jeklo
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran