


L vtično navojni priključek

QSL-F-G1/8-4

Številka dela: 193418

FESTO

360° vrtljiv, zunanji navoj z zunanjim šestrobom.

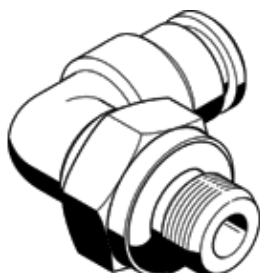

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | Standarden |
| Imenska velikost | 3 mm |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču | Tesnilni obroč |
| Konstruktivna zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 16 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 |
| Neoporečnost za živila | skladno z deklaracijo proizvajalca |
| Temperatura okolice | 0 ... 150 °C |
| Dovoljenje | Germanischer Lloyd |
| Maks. pritezni moment | 10 Nm |
| Masa izdelka | 17,6 g |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | za cevi z zunanjim premerom 4 mm |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu ohišja | Med (medenina) kroman in nikljan |
| Informacije o materialu tesnila navoja | FPM |
| Informacije o materialu tesnila cevi | FPM |