


# Priključni blok MHP1-PR10-3-PI-D25

Številka dela: 197236

FESTO

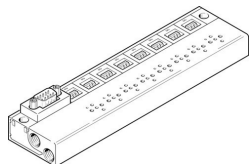

## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Največje število ventilskih mest         | 10                                                             |
| Delovni tlak                             | 0 bar...8 bar                                                  |
| Delovni medij                            | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 1 – nizka korozijska obremenitev                               |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                 |
| Temperatura okolice                      | -10 °C...60 °C                                                 |
| Način pritrditve priključne plošče       | s prehodno izvrtino                                            |
| Način pritrditve ventila                 | z notranjim navojem                                            |
| Pnevmatični priključek 1                 | M7                                                             |
| Pnevmatični priključek 3                 | M7                                                             |
| Material priključne plošče               | Gnetna aluminijeva zlitina                                     |