


Adapterski sklop DHAA-G-Q11-16-B6-14-60/80

Številka dela: 2019640

FESTO

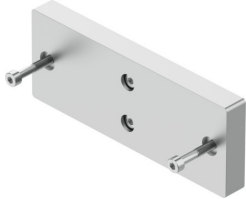

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|--|
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Način pritrditve | s prehodno izvrtino in vijakom s centrirno pušo |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material adapterske plošče | Aluminij eloksirano |
| Material vijakov | jeklo pocinkano |
| Material centrirnih zatičev | Jeklo |