 



# Mejno stikalo SMT-8F-PS-24V-K2,5-OE

Številka dela: 525898

FESTO

električen, brez kontakta, PNP, za pogone z utorom za senzorje 8,  
montaža od zgoraj, s kablom.

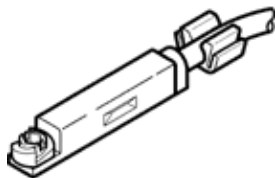

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Vklopni kontakt
Maks. izhodni tok	100 mA
Dolžina kabla	2,5 m
Električni priključek	3-žilni Kabel
Oblika	za T-utor
Kratkostična odpornost	da
Princip merjenja	magnetorezistiven
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Čas izklopa	$\leq 11$ ms
Čas vklopa	$\leq 0,2$ ms
Maks. preklopna moč DC	3 W
Zaostali tok	$\leq 0,1$ mA
Padec napetosti	1,8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	po EMC smernici EU
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
Masa izdelka	30 g
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Način pritrditve	uporaben vpet v T-utor
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu ohišja	PA
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR