 



Mejno stikalo SMT-10F-PS-24V-K2,5L-OE

Številka dela: 525915

FESTO

električen, brez kontakta, PNP, za pogone z utorom za senzorje 10, montaža od zgoraj, s kablom.

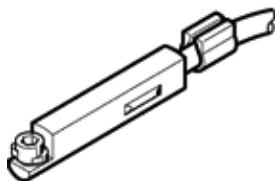

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	za okrogel utor
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Vklopni kontakt
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Čas vklopa	≤ 0,33 ms
Čas izklopa	0,3 ms
Maks. preklopna moč DC	6 W
Padec napetosti	2 V
Zaostali tok	0,06 mA
Kratkostična odpornost	da
Območje obratovalne napetosti DC	5 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	Kabel 3-žilni
Smer izhoda priključka	vzdolž
Dolžina kabla	2,5 m
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR
Način pritrditve	uporaben vpet v okrogli utor
Prítezni moment	0,2 Nm
Masa izdelka	15 g
Informacije o materialu ohišja	PA
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67