


T-vtična vez

QST-F-8

Številka dela: 533867

FESTO

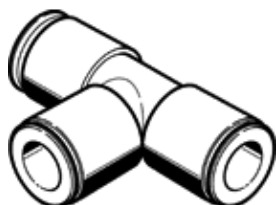

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | Standarden |
| Imenska velikost | 7 mm |
| Konstruktivna zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 16 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 |
| Neoporečnost za živila | skladno z deklaracijo proizvajalca |
| Temperatura okolice | 0 ... 150 °C |
| Dovoljenje | Germanischer Lloyd |
| Masa izdelka | 26,9 g |
| Pnevmatični priključek 1 | za cevi z zunanjim premerom 8 mm |
| Pnevmatični priključek 2 | za cevi z zunanjim premerom 8 mm |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu ohišja | Med (medenina) kroman in nikljan |
| Informacije o materialu tesnila navoja | FPM |
| Informacije o materialu tesnila cevi | FPM |