


Omrežni del SVG-1/230VAC-24VDC-10A

Številka dela: 547868
Izdelek, ki se opušča

FESTO

z imensko izhodno napetostjo 24 V DC in imenskim izhodnim tokom 10 A.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

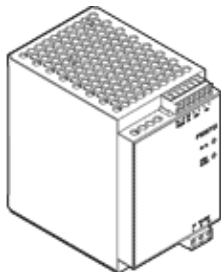

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	85 mm
Višina	130 mm
Dolžina	125 mm
Položaj vgradnje	Prosta konvekcija
Primarno napajanje	Enofazni
Vhodni tok	2,8 - 1,2 A
Imenska izhodna napetost DC	24 V
Imenski izhodni tok	10 A
Območje vhodne napetosti AC	100 ... 240 V
Premostitev izpada omrežja	50 ms
Omrežna frekvenca	45 ... 65 Hz
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Temperatura skladiščenja	-40 ... 85 °C
Relativna vlažnost zraka	95%
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Masa izdelka	1.300 g
Način pritrditve	s H letvijo
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS