


Aksialni sklop EAMM-A-E48-87A

Številka dela: 550972

FESTO

primeren za električne pogone.

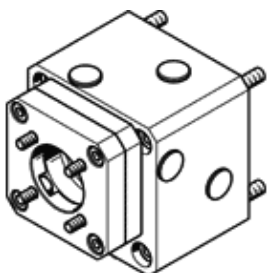

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	21 Nm
Masa izdelka	1.500 g
Koda vmesnika aktuatorja	E48A E48B
Koda vmesnika, motor in	87A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS