


# Prirobnica motorja EAMF-A-38A-40S/40T

Številka dela: 562669

FESTO

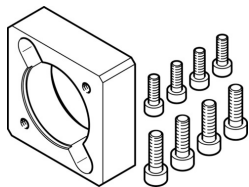

## Podatkovni list

| Značilnost                    | Vrednost        |
|-------------------------------|-----------------|
| Položaj vgradnje              | poljubno        |
| Skladnost z LABS              | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura skladiščenja      | -25 °C...60 °C  |
| Relativna zračna vlažnost     | 0-95 %          |
| Temperatura okolice           | -10 °C...60 °C  |
| Teža izdelka                  | 80 g            |
| Koda vmesnika Motor In        | 40S<br>40T      |
| Vmesniška koda ohišja sklopke | 38A.2           |
| Napotek glede materialov      | V skladu z RoHS |