


Priključni kabel
NEBV-S1W25-K-2.5-N-LE25
Številka dela: 565283

FESTO

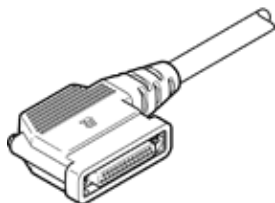

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Lastnost vodnika	Za statične aplikacije
Območje obratovalne napetosti DC	$\leq 24\text{ V}$
Tokovna obremenitev pri 40°C	1,64 A
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 80 °C
Temperatura okolice	-40 ... 80 °C
Masa izdelka	520 g
Električni priključek	25-polni Priključnica Sub-D
Struktura kabla	25 x 0,25 mm ²
Premer kabla	9,9 mm
Dolžina kabla	2,5 m
Način pritrditve	4-40UNC
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	TPE
Informacije o materialu oplášenja kabla	PVC
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bron pozlačen