


# Povezovalni kabel NEBS-L2G4-K-5-LE4

Številka dela: 570919

FESTO

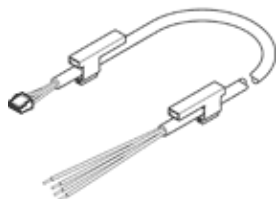

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Lastnost vodnika	Standarden
Pogoji preskušanja voda	Upogibna trdnosti po Festo standardu, pogoji preskušanja na zahtevo Pogoji preskušanja na zahtevo
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Tokovna obremenitev pri 40°C	1 A
Stopnja umazanije	2
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Električni priključek 1	Vtičnica, pravokotna oblika L2, 4-polna
Električni priključek 2	prost konec, 4-žilni
Struktura kabla	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Premer kabla	4,1 mm
Dolžina kabla	5 m
Imenski presek vodnika	0,14 mm <sup>2</sup>
Koda barve, izolacija žice	modra rjava črna bela
Barva oplášenja kabla	siva
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PBT
Informacija o materialu, izolacijski ovoj	PP
Informacije o materialu oplášenja kabla	PVC