


Prostorski portal DHSR-4-EGC80TB-EGC80TB-DGSL16

Številka dela: 574547

FESTO

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.

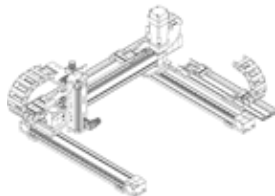

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Prostorski portal 4
Koristno breme	0 ... 4 kg
Pogon Z osi	DGSL-16
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Gib Z osi	0 ... 150 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,01 mm
Pogon Y osi	EGC-80-TB
Vrsta pogona Y osi	električen Zobat jermen s krogličnimi vodili
Vmesni položaj, os Y	poljuben
Gib Y osi	0 ... 1.500 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,08 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,08 mm
Pogon X osi	EGC-80-TB
Vrsta pogona X osi	električen Zobat jermen s krogličnimi vodili
Vmesni položaj, os X	poljuben
Gib X osi	0 ... 8.500 mm
Ponovljivost v končni legi, os X	± 0,08 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os X	± 0,08 mm