


Povezovalni kabel NEBC-D12G4-KS-10-R3G4

Številka dela: 8031122
Izdelek, ki se opušča

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO

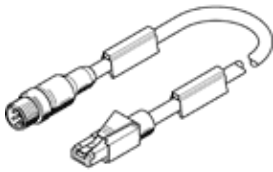

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	455 g
Električni priključek 1	Raven vtič, M12x1, 4-polni, D kodiran, zaslonjen
Električni priključek 2	Vtič, raven, RJ45, 4-polni
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 50 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	1 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Specifikacija Ethernet kabla	Tip: CAT 5
Dolžina kabla	10 m
Lastnost vodnika	Basic
Pogoji preskušanja voda	Upogibna trdnosti po Festo standardu, pogoji preskušanja na zahtevo
Min. premer upogiba kabla	52 mm
Premer kabla	6,4 mm
Toleranca premera kabla	± 0,2 mm
Struktura kabla	2x(2x0,14)
Imenski presek vodnika	0,14 mm ²
Presek priključka	0,14 mm ²
Vrsta zaščite	IP20 IP67
Temperatura okolice, premični kabli	-20 ... 80 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Informacije o materialu oplášenja kabla	TPE-U(PUR)
Barva oplášenja kabla	modra
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Med (medenina) nikljan in pozlačen