


# Aksialni sklop EAMM-A-T46-60RA

Številka dela: 8126175

FESTO

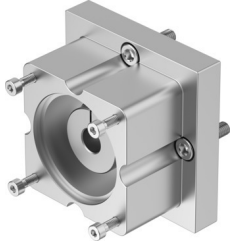

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	47 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Prenosljivi navor	10 Nm
Teža izdelka	412 g
Koda vmesnika aktuatorja	T46
Koda vmesnika Motor In	60RA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS